


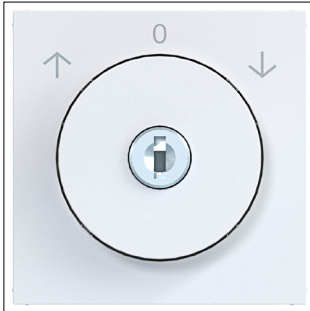

WAF1319WG

Centrumbricka, jalousibr. låsbar, nyckel uttagbar i 0-läge, A.8/C.8 vit blank

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Styr/manöverelement | Nyckel |
|---------------------|--------|

##### Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

##### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Ljusvit    |
| RAL-kod      | 9016       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 56 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Djup  | 22 mm |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan           |
| Typ av montering          | Skruvmontering |

##### Utrustning

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej          |
| Nyckeln kan tas bort          | Ja, i 0-läge |

##### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

##### Text

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Präglad   | Medpräglade pilsymboler   |
| Utförande | Skruvfastsättning via bas |

##### Identifiering

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbricka |
|----------------|---------------|

##### Funktioner

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| med trycklåsningsfunktion | Nej |
|---------------------------|-----|

##### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| A.1 / A.8 |  |
|-----------|--|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

