


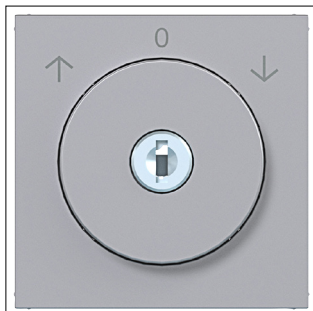

WAF1319TA

Element centralny łącz. klucz. wyjmowany w poz. 0, Ax/Cx tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klucz

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Alu tytan
Kod RAL 9006
Powierzchnia Metaliczny
Materiał Termoplast
Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 56 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 22 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie
Możliwość wyjęcia klucza Tak, w pozycji 0

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem strzałek
Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Nie

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

