


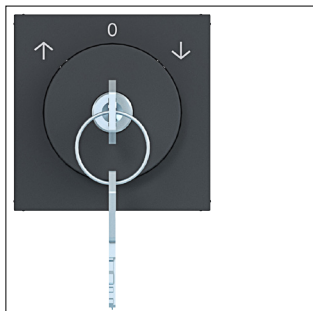

WAF1320AT

Z.-st. m. Schloss u. Tast-Rast f. Jal.-Schlüss., Schl. 0-St. abz.,A.x/C.x,at m l

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	22 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Funktionen

Mit Tastrastfunktion	Ja
----------------------	----

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja