


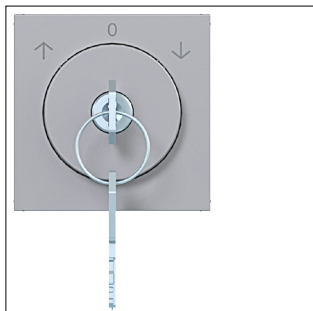

WAF1320TA

Pezzo c.le serratura a chiave/a spinta, chiave estr. 0-pos. A.x/C.x titanio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 22 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì