


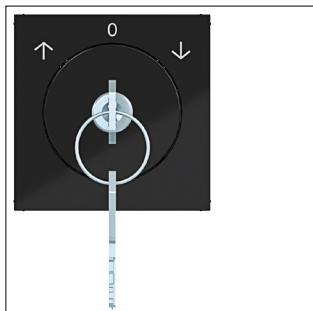

WAF1321BG

Płytką czołową łącz.klucz., wym. w 3 poz, A.x/C.x czarny poł.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klucz
-----------------------------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	22 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
Możliwość wyjęcia klucza	Tak, w 3 pozycjach

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukowanym symbolem strzałek
Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego	Tak
---	-----

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

