


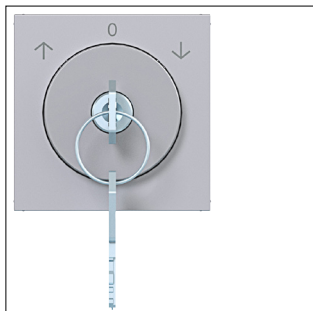

WAF1321TA

Płytkę czołową łącz. kluczem, wym. w 3 poz., A.x/C.x tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klucz

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Alu tytan

Kod RAL 9006

Powierzchnia Metaliczny

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 56 mm

Szerokość 56 mm

Głębokość 22 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie

Możliwość wyjęcia klucza Tak, w 3 pozycjach

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem strzałek

Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Tak

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

