


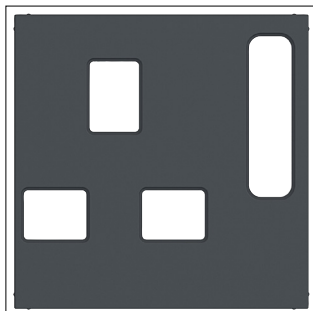

WAS7700AT

Zentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, anth mt lack

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Steckdose

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55,6 mm

Breite 56 mm

Tiefe 8,5 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Britischer Standard

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Sockel

Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja