




WAF4381WG

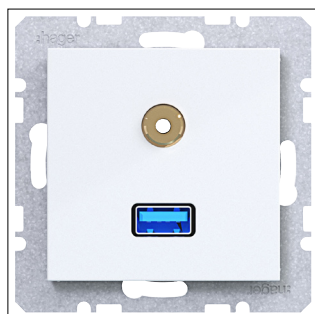

### Presa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Connessione

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tipo di connettore    | Jack<br>USB |
| Numero di connessioni | 2           |

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco                  |
| Codice RAL            | 9016                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza                             | 71 mm   |
| Larghezza                           | 71 mm   |
| Profondità                          | 34,8 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 46 mm   |
| Profondità di installazione         | 32 mm   |

##### Connettività

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Direzione di uscita della presa dati | Orizzontale      |
| Tipo di montaggio/installazione      | Fissaggio a vite |

##### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
| Schermato                | No |
| Con protezione polvere   | No |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Uscita                                 | Con uscita diritta      |
| Etichettatura                          | Senza etichettatura     |
| Schermatura                            | Scatola non schermata   |
| Piastra di supporto/anello di supporto | Con piastra di supporto |

##### Adatto per

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |