


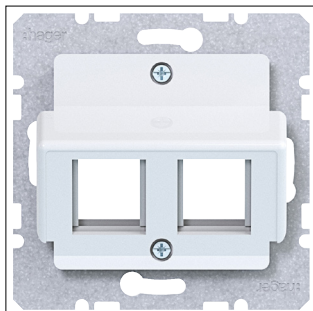

WAF2165WG

**Centrumbricka, 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.8, vit blank**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Anslutning/anslutningstyp | Krone |
| Antal anslutningar        | 2     |

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

**Material**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Ljusvit    |
| RAL-kod                                                      | 9016       |
| Ytbehandling                                                 | Blank      |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 29,35 %    |

**Dimensioner**

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Djup  | 10 mm |

**Anslutning**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Märkning      | Utan märkfält            |
| Uttagsmoduler | Med 25° snedställt uttag |

**Lämplig för**

|           |
|-----------|
| A.1 / A.8 |
|-----------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

