


WAA2321W

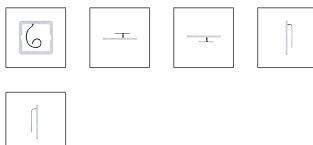

Modulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Serie

Altezza 77 mm

Larghezza 77 mm

Profondità 5 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Base

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Frequenza

Frequenza 50-60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Illuminazione Per illuminazione

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Tipo di connessione Altri

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

