


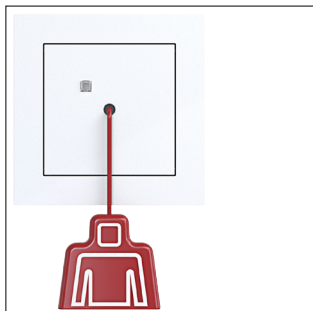

WAE1014WG

Łącznik pociągany z ramką, A.1, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Napięcie wyjściowe	24 - 24 V

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast

Wymiary

Wysokość	80,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	46 mm
Głębokość zabudowy	36 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach. Element centralny mocowany zatrzaskowo
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Z lampką kontrolną

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

