




WAC1020

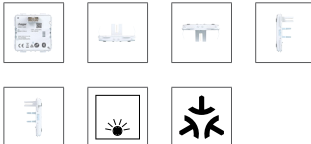

Drukknop, koppelbaar, 2-voudig, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Samenstelling

Aantal maakcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 0

Controlevenster/licht uitgang Ja

Capaciteit

Aantal modules 1

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0 W

Spanning

Nominale spanning Ue 0-0 V

Stuurspanning AC 0-0 V

Voeding

Voedingsspanning 230 V +/- 10%

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

