


WAF4380TA

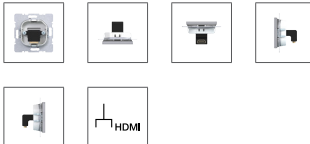

Presa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore	HDMI
Numero di connessioni	1
Con attacco posteriore ruotato di 90°	Si

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	14,82 %
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,65 mm
Profondità delle scatole da incasso	46 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connettività

Direzione di uscita della presa dati	Orizzontale
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Con piastra di montaggio	No
Schermato	No
Con protezione polvere	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Uscita	Con uscita diritta
Etichettatura	Senza etichettatura
Schermatura	Scatola non schermata
Piastra di supporto/anello di supporto	Con piastra di supporto

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si