


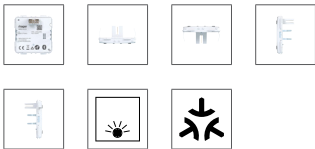

WAC1010



**Pulsante, smart, 1 canale, A.x/C.x**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 0 A

**Equipaggiamento**

Numero di contatti NA 0

Numero di contatti NC 0

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Potenza**

Potenza dissipata totale 0 W

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 0-0 V

Tensione di comando AC 0-0 V

**Alimentazione**

Tensione di rete 230 V +/- 10%

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si