




WAN7050TA

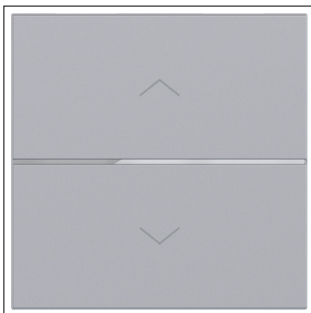

Klawisz do przycisku 1-krotnego, z nadrukiem strzałki, A.x/C.x, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Z podświetlanymi symbolami Nie

Materiały

Kolor Alu tytan

Kod RAL 9006

Powierzchnia Metaliczny

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 8 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie zatrzaskowe

Sprzęt

Z soczewką Tak

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem strzałek

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak