


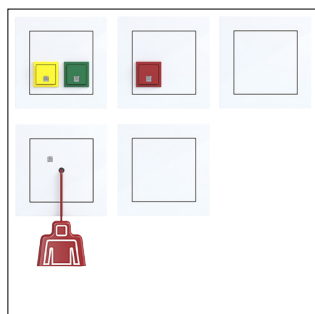

WAE1011WG

Notruf-Set mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V

Werkstoff

Farbe	Lichtweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Breite	80,50 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	36 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Funktion	Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
Montageart	Zentralstück für Steckbefestigung
Schutz	Überwachung rufauslösender Geräte Auf Drahtbruch
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

A.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja