


WAF4380BM

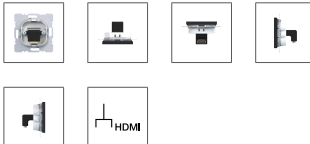

Presa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Connessione

| | |
|---------------------------------------|------|
| Tipo di connettore | HDMI |
| Numero di connessioni | 1 |
| Con attacco posteriore ruotato di 90° | Sì |

Materiali

| | |
|---|-------------------------|
| Colore | Nero notte |
| Codice RAL | 9005 |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 14,78 % |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 41,65 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 46 mm |
| Profondità di installazione | 32 mm |

Connettività

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Direzione di uscita della presa dati | Orizzontale |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
| Schermato | No |
| Con protezione polvere | No |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Testo

| | |
|--|-------------------------|
| Uscita | Con uscita diritta |
| Etichettatura | Senza etichettatura |
| Schermatura | Scatola non schermata |
| Piastra di supporto/anello di supporto | Con piastra di supporto |

Adatto per

| | |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 | |
|-----------------------|--|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |