


WAF4380BM

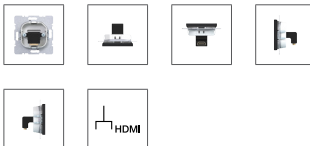

High Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x,nachtschwarz matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|---|------|
| Anschluss-/Steckertyp | HDMI |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss | Ja |

Werkstoff

| | |
|---|--------------|
| Farbe | Nachtschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 14,78 % |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 41,65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 46 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Konnektivität

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Auslassrichtung Datendose | Waagrecht |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Geschirmt | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Texte

| | |
|---------------------|---------------------|
| Auslass | Mit Geradeauslass |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Schirmung | Gehäuse ungeschirmt |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragplatte |

Geeignet für

| | |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 | |
|-----------------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |