


WAF4380BG

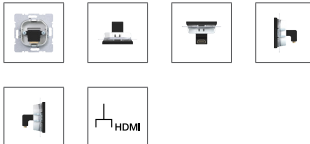

High Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, n.schwarz glänz

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	HDMI
Anzahl der Anschlüsse	1
Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss	Ja

Werkstoff

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	14,76 %
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm
Einbautiefe	32 mm

Konnektivität

Auslassrichtung Datendose	Waagrecht
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja