


WDN2030

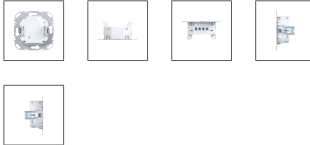

**Dimmer-Einsatz, 1fach, Einsatz UP, für A.x/C.x**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm  
 Höhe 70 mm  
 Breite 70 mm  
 Tiefe 32 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dimmer

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0,2 W

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 200 W

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja