



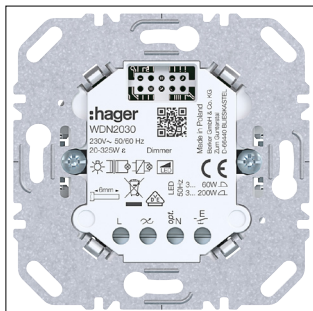

WDN2030

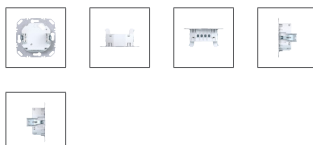

Modulo di alimentazione per dimmer, 1 canale, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	32 mm

Architettura

Elemento di controllo/comando	Dimmer
-------------------------------	--------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,2 W
-------------------------------	-------

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	3 - 200 W
----------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----