


WDN2030

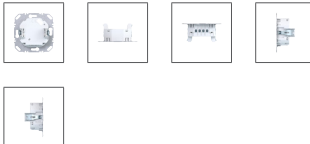

Dimmer-Einsatz, 1fach, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm
 Höhe 70 mm
 Breite 70 mm
 Tiefe 32 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dimmer

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,2 W
 230 V Glüh- und Halogenlampen 350 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 200 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Ausstattung

Nebenstelleneingang Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

