


WDN2030

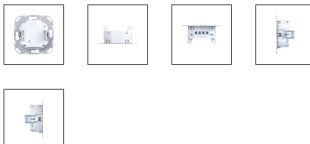

Universele dimmermodule, 1-voudig, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 32 mm

Uitvoering

Bedieningselement Dimmer

Vermogen

Energieverbruik standby 0,2 W

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 350 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 200 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Samenstelling

Ingang voor nevenunit Ja

Duurzaamheid

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

