


WDN2061

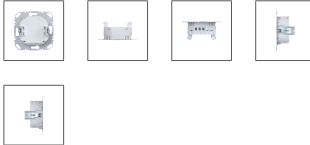

Netzteil, ohne Lastanschluss, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 220 - 240 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe 0 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmer für Vorderkante Nein

Dimmer für Hinterkante Nein

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 0-0 W

Kapazität

Anzahl Module 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 20 mm

Kompatibilität

Kompatibel mit elektronischen Niedervolttrafo Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

