 





WDN2061

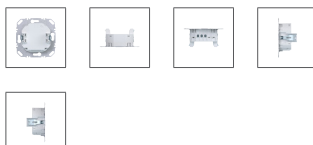

Prolunga per modulo di alimentazione, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	220 - 240 V
----------------------	-------------

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento	Sì
---------------------------------------	----

Illuminazione

Potenza della lampada LED	0 W
---------------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Dimmer di punta	No
Dimmer del bordo d'uscita	No

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	0-0 W
----------------------------------	-------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Serie

Profondità di installazione	20 mm
-----------------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----