


WDN2061

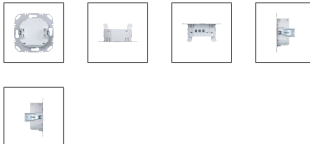

**Prolunga per modulo di alimentazione, A.x/C.x**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 220 - 240 V

**Controlli e indicatori**

Utilizzabile con sensore di movimento Si

**Illuminazione**

Potenza della lampada LED 0 W

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Funzioni**

Dimmer di punta No

Dimmer del bordo d'uscita No

**Illuminazione**

Lampade LED dimmerabili da 230 V 0-0 W

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Serie**

Profondità di installazione 20 mm

**Compatibilità**

Compatibile con trasformatore elettronico No

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Si

**Illustrazioni | Disegni**

