


WDN2061

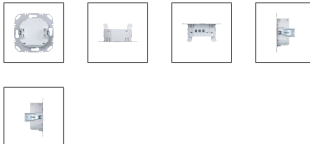

Netinbouwmodule zonder belasting, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 220 - 240 V

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

Verlichting

Vermogen LED-lamp 0 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Funcies

leading edge dimmer Nee
 naloopdimmer Nee

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 0-0 W

Capaciteit

Aantal modules 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 20 mm

Compatibiliteit

Compatibel met elektronische transformator Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

