


WDN2020

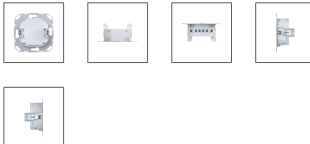

Schalt-Einsatz, 2fach, 4 A, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmer für Vorderkante Nein

Dimmer für Hinterkante Nein

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,1 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 750 W

Kapazität

Anzahl Module 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Abmessungen

Einbautiefe 22 mm

Kompatibilität

Kompatibel mit elektronischen Niedervolttrafo Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

