 





WDN2020

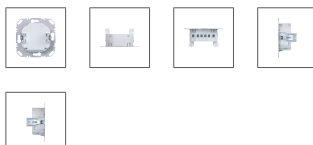

### Modulo di alimentazione per interruttore, 2 canali, 4Amp, A.x/C.x

#### Caratteristiche tecniche

##### Controlli e indicatori

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Utilizzabile con sensore di movimento | Si |
|---------------------------------------|----|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Funzioni

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Dimmer di punta           | No |
| Dimmer del bordo d'uscita | No |

##### Potenza

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Potenza assorbita in stand-by            | 0,1 W |
| Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V | 750 W |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 22 mm |
|-----------------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|