


WDN2020

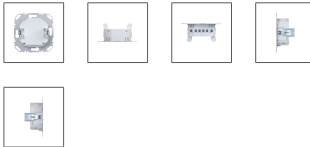

Universele schakelmodule, 2-voudig, 4 A, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Functies

leading edge dimmer Nee

naloopdimmer Nee

Vermogen

Energieverbruik standby 0,1 W

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 750 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Compatibiliteit

Compatibel met elektronische transformator Ja

Duurzaamheid

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

