


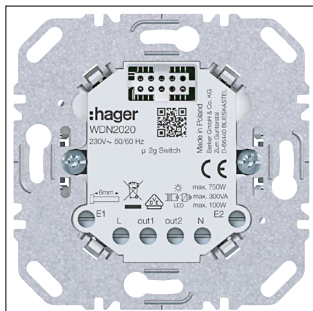

WDN2020

Reläinsats KNX, 2 kanaler, 4 Amp, A.x/C. x

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor	Ja
--------------------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

framkants dimmer	Nej
bakkantsdimmer	Nej

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,1 W
230 V glöd- och halogenlampor	750 W
Minsta kontaktbelastning vid drift	10 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	22 mm
----------------	-------

Utrustning

Antal kanaler	2
---------------	---

Text

Beskrivning av specialfunktioner för insatser	PÅ/AV-relä 2-vägs används med tryckknappsapplikationsmodul, med extra styringångar
---	--

Kompatibilitet

Kompatibel med elektroniska transformatorer	Ja
---	----

Illustrationer | teckningar

