


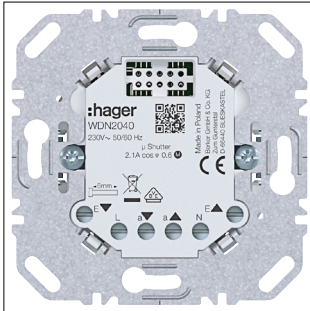

WDN2040

Markisinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Drifttemperatur -5 - 45 °C

Text

Beskrivning av specialfunktioner för insatser
Jalousistyrning 1-vägs används med tryckknappsapplikationsmodul, med extra styringång Autokalibrering

Utrustning

Ja

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Lämplig för

A.1 termoplast / A.8 Aluminium / A.8 glas / A.8 Rostfritt stål / A.8 termoplast

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

