


WDN2010

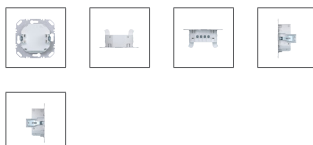

Modulo di alimentazione per interruttore, 1 canale, 10Amp, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento Si

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Dimmer di punta No

Dimmer del bordo d'uscita No

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,1 W

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 750 W

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Serie

Profondità di installazione 22 mm

Compatibilità

Compatibile con trasformatore elettronico Si

Sostenibilità

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

