


WDN2010

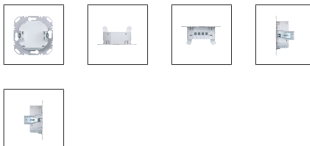

Schalt-Einsatz, 1fach, 10 A, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmer für Vorderkante Nein

Dimmer für Hinterkante Nein

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,1 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Abmessungen

Einbautiefe 22 mm

Texte

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Kompatibilität

Kompatibel mit elektronischen Niedervolttrafo Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

