


WDN2010

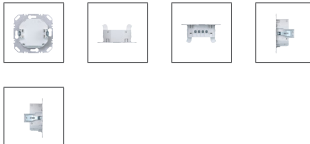

**Universele schakelmodule, 1-voudig, 10 p, A.x/C.x**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

**Bediening en signalering**

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Functies**

leading edge dimmer Nee

naloopdimmer Nee

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0,1 W

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 22 mm

**Teksten**

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact)  
eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

**Compatibiliteit**

Compatibel met elektronische transformator Ja

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

