


WAD7100BM

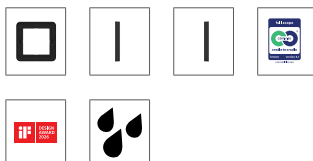

**Cornice di finitura 1-posto, C.1, nero opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di bande	1
Numero di moduli	0

**Materiali**

Colore	Nero notte
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	81,5 mm
Larghezza	81,5 mm
Profondità	10 mm

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si
Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo	Bronze, version 4.1

**Illustrazioni | Disegni**

