




WAD9200ESV

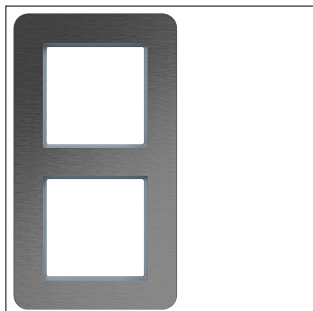

**Cornice di finitura 2-posti verticale, C.8, inox op, metallo spazzolato**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 2 |
| Numero di moduli | 0 |

**Materiali**

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore                                                          | Acciaio inox |
| Codice RAL                                                      | 9022         |
| finitura superficiale                                           | Opaco        |
| Materiale                                                       | Acciaio inox |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50 %         |
| Trattamento                                                     | Spazzolato   |

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 88 mm  |
| Larghezza  | 159 mm |
| Profondità | 10 mm  |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza campo di scrittura     |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |