


WAD9300WG

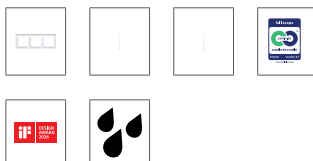

Cornice di finitura 3-posti, C.8, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	3
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	230 mm
Profondità	10 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si
Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo	Bronze, version 4.1

Illustrazioni | Disegni

