


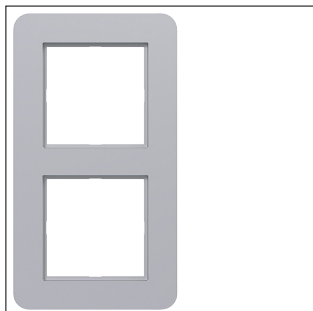

WAD9200TA



Ram 2-fack, C.8, titan metallic

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	2
Antal moduler	0

Material

Färg	Titan
	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	88 mm
Bredd	159 mm
Djup	10 mm

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell Vertikal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	För infälld installation
Märkning	Utan märkfält

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

