


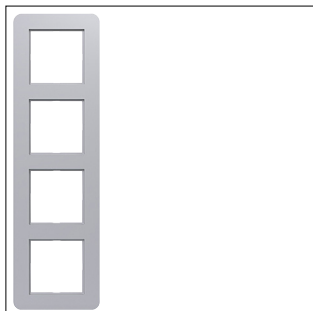

WAD9400TA



## Ram 4-fack, C.8, titan metallic

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 4 |
| Antal moduler | 0 |

#### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Titan      |
|                                                              | 9006       |
| Ytbehandling                                                 | Metallic   |
| Material                                                     | Termoplast |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |
| Behandling                                                   | Lackad     |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 88 mm  |
| Bredd | 301 mm |
| Djup  | 10 mm  |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Installation, montering

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montering                      | Infälld montering       |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |

#### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Text

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Utförande | För infälld installation |
| Märkning  | Utan märksfält           |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

