


WAD7200BM

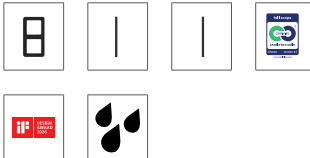

Cornice di finitura 2-posti, C.1, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Nero notte
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	81,5 mm
Larghezza	152,5 mm
Profondità	10 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si
Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo	Bronze, version 4.1

Illustrazioni | Disegni

