




WAD9400ESH

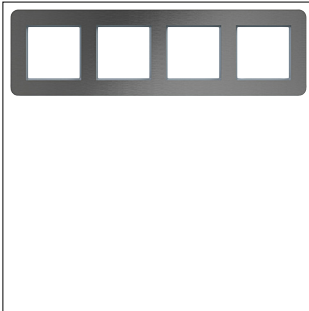

## Afdekraam 4-voudig horizontaal, C.8, roestvrij staal

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 4 |
| Aantal modules | 0 |

#### Materiaal

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Kleur                                                     | RVS        |
| RAL-code                                                  | 9022       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat        |
| Materiaal                                                 | RVS        |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 %       |
| Oppervlakte behandeling                                   | Geborsteld |

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 88 mm  |
| Breedte | 301 mm |
| Diepte  | 10 mm  |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst        | Zonder tekstveld            |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |