


WAF6584WG

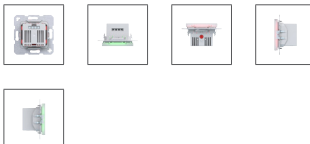

**LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung, A.x/C.x, lichtweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Leistung**

Verbrauchte Leistung in W 0 W

Glühlampenlast 0,3-0,5 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Beleuchtung**

Art der Lampe LED nicht austauschbar

**Werkstoff**

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Konnektivität**

Montageart Schraubanschluss  
Krallenbefestigung

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Beleuchtung Homogene Ausleuchtung, separat schaltbar über getrennte Eingangsklemmen

Beschriftung Großes Beschriftungsfeld

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja