




WAF6584WG

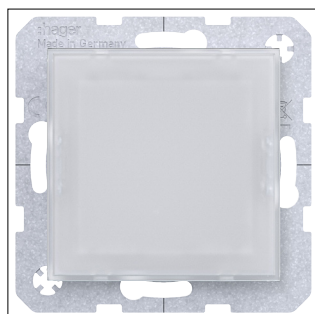

Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0 W

Potenza lampada ad incandescenza 0,3-0,5 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Connessione

Sezione del cavo 1 - 2,5 mm²

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Raccordo a vite
Montaggio a uncino

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Illuminazione Illuminazione omogenea della metà rossa o verde attivabile separatamente mediante morsetti d'ingresso separati

Etichettatura Campo di scrittura grosso

Stampa Senza stampa

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì