


WAF6584WG

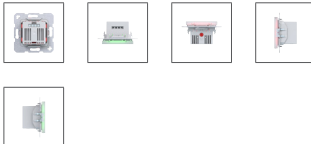

**Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde, A.x/C.x, bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 230 V

**Potenza**

Potenza assorbita 0 W

Potenza lampada ad incandescenza 0,3-0,5 W

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Illuminazione**

Tipo di lampada LED non sostituibile

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

**Connessione**

Sezione del cavo 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Raccordo a vite  
Montaggio a uncino

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Illuminazione Illuminazione omogenea della metà rossa o verde attivabile separatamente mediante morsetti d'ingresso separati

Etichettatura Campo di scrittura grosso

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si