


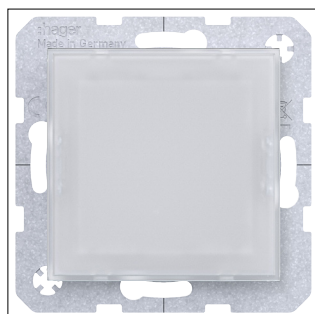

WAF6584WG

## LED-signallampa, Röd/grön belysning, A.8, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 230 V |
|--------------|-------|

#### Ström

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Effekt glödljus | 0,3-0,5 W |
|-----------------|-----------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Belysning

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Typ av ljuskälla | LED ej utbytbar |
|------------------|-----------------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Ljusvit    |
| RAL-kod      | 9016       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Djup  | 42 mm |

#### Anslutning

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Ledararea        | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Klor |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Text

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belysning | Homogen belysning av de separat inkopplingsbara röda och gröna halvorna via isolerade ingångsplintar |
| Märkning  | Stort märkfält                                                                                       |

#### Lämplig för

|           |
|-----------|
| A.1 / A.8 |
|-----------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |