




WAF6583WG

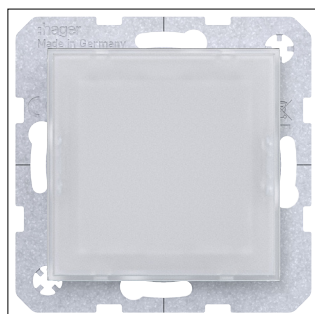

## LED-Signallicht, RGB Beleuchtung, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 230 V

#### Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0 W

Glühlampenlast 1-2 W

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Beleuchtung

Art der Lampe LED nicht austauschbar

#### Werkstoff

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Konnektivität

Montageart Schraubanschluss  
Krallenbefestigung

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

#### Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung

Beschriftung Großes Beschriftungsfeld

Aufdruck Ohne Aufdruck

#### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja