


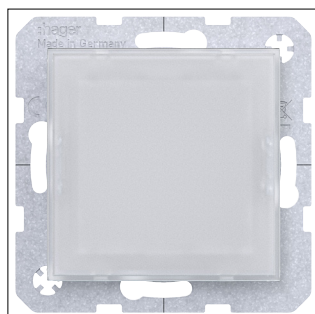

WAF6582WG

LED-signallampa, vit belysning, A.8, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Effekt glödljus	0,5-1 W
-----------------	---------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED ej utbytbar
------------------	-----------------

Material

Färg	Ljusvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm

Anslutning

Ledararea	1 - 2,5 mm ²
Typ av montering	Skruvanslutning Klor

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Belysning	Hållbar och homogen, vit LED-bakgrundsbelysning
Märkning	Stort märkfält

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja