


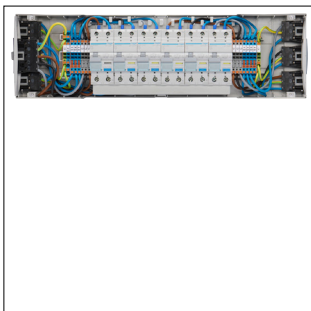

GKEV12SET1X

Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 6x ADA513D, Winsta, C-Profil

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Funktionen

Überspannungsschutz	Nein
---------------------	------

Konfiguration

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD	0
--	---

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Spannung

Nennspannung	230-400 V
--------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	51 mm
Höhe	130 mm
Breite	448 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
Abgriffe je Phase	3

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter Typ A	0
Anzahl der FI-Schalter im Verteiler	0

Ausstattung

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Lichtgruppen	0
Anzahl Reihen	1
Mit Energiezähler	Nein
Anzahl der Schienen	0
Erweiterung möglich	Nein
Mit Klingeltransformator	Nein
Mit Steckdose	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0

Kompatibilität

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Nein
---	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

