


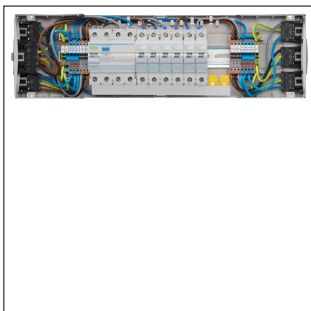

GKEV12SET2X

Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit CDA625D + 3xNBN116 + 3xNBN113, Winsta

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

Architektur

Polanzahl 5

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Funktionen

Überspannungsschutz Nein

Konfiguration

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD 0

Kapazität

Anzahl Module 12

Spannung

Nennspannung 230-400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Abmessungen

Tiefe 51 mm

Höhe 130 mm

Breite 448 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Polyamid (PA)

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Abgriffe je Phase 3

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter Typ A 0

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

Ausstattung

Anzahl der Gruppen 6

Anzahl der Lichtgruppen 0

Anzahl Reihen 1

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 0

Erweiterung möglich Nein

Mit Klingeltransformator Nein

Mit Steckdose Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0

Kompatibilität

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Nein
---	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

